



# TI车载定位追踪器解决方案

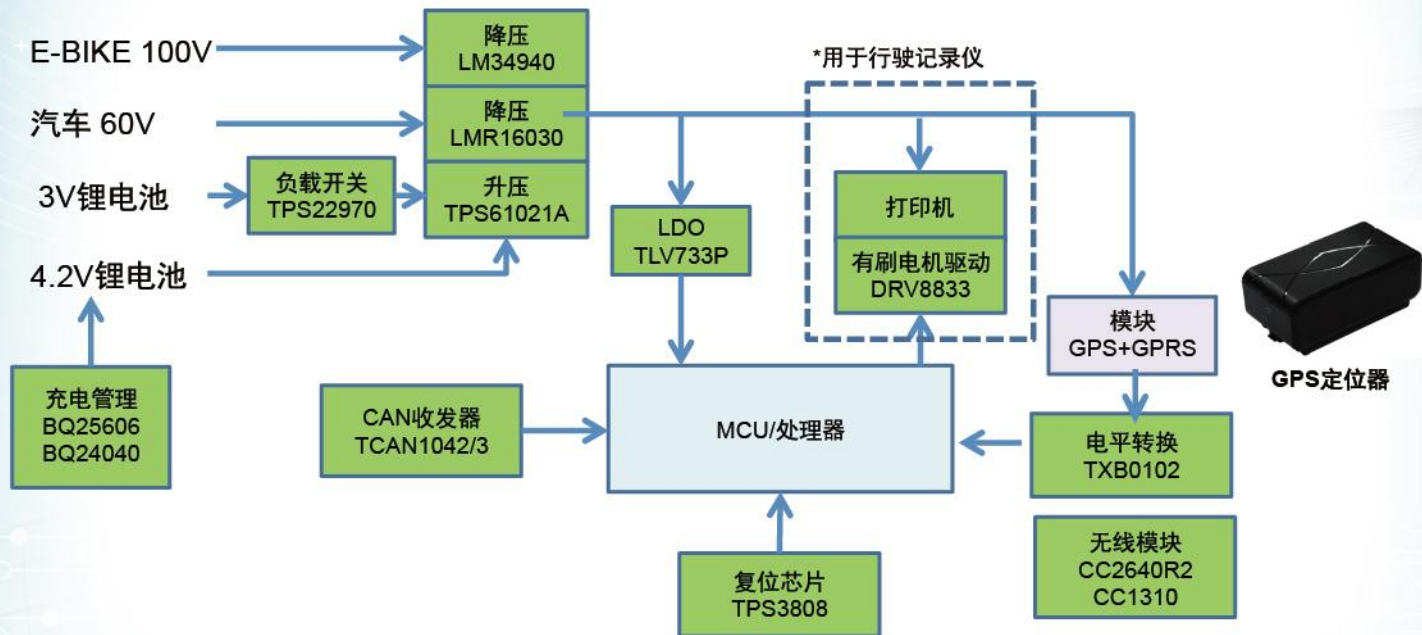

<b>高压/5VBuck</b>	<b>高压同步整流</b>	<b>高压非同步整流</b>			<b>5V同步整流</b>	
需求	100V1A	60V2A	60V3A	60V5A	5V1.0A	5V2A
器件	LM34940	LMR16020	LMR16030	TPS54560	TLV62568(SOT23)	TLV62569(SOT23)
<b>马达驱动</b>	<b>1路H桥</b>		<b>2路H桥</b>			
需求	有刷11V1.8A	有刷11V1A	有刷11V1.5A			
器件	DRV8837	DRV8837C	DRV8833			
<b>锂电池充电管理</b>	<b>单节锂电</b>		<b>多节锂电</b>			
需求	线性1A	开关型3A带路径管理	1~3节开关2.5A			
器件	BQ24040	BQ25606	BQ24133			
<b>无线</b>	<b>SUB1G</b>	<b>蓝牙</b>				
需求	SUB1G	BLE4.2/5.0	SUB1G+BT4.2			
器件	CC1310	CC2640R2F	CC1350			
<b>B2</b>	TCAN1043-Q1 TLV733P TPS3808 TPS22970 TPS61021A TXB0102	带唤醒功能的 FD CAN 收发器 5.5V输入300mA固定电压输出LDO, 35uA静态电流 低静态电流可编程延迟上电复位芯片 3.6V 4A 4mR负载开关 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器 自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 2 位双向电压电平转换器				

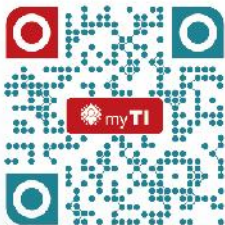






**Step 1**

扫描左边二维码。

**Step 2**

点击链接注册。

### 加入myTI的好处

-  TI store, >3万种产品及工具线上购物体验
-  E2E™ 中文社区: 7/24 全天无休技术支持
-  利用WEBENCH® 设计工具轻松进行设计和模拟
-  参与在线技术支持社区互动
-  私人订制TI最新产品、设计工具、解决方案等信息