

 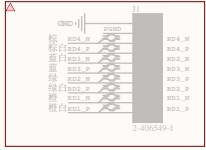


M8-8Pin ULL1007 8*AWG26

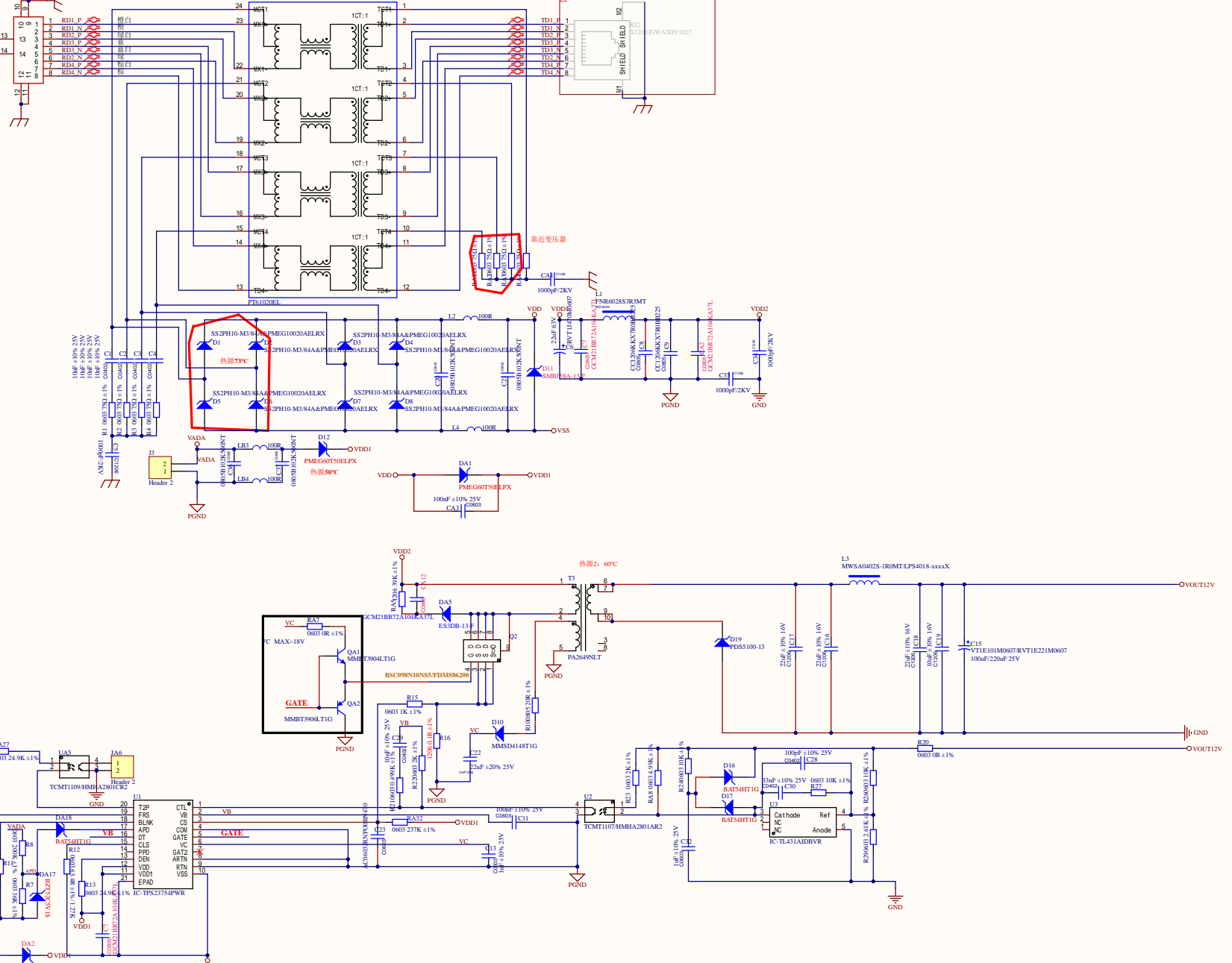

802.3at (PoE+) 是PoE功能的增强型标准, 规定的最大输出功率提高到30W. 该标准使用1、2、3、6线对传输电源, 极性较为任意. 1、2为正极, 3、6为负极或是1、2为负极, 3、6为正极. 当前设计L2为+, 3,6为-, V36-V12为53V



APD大于1.5V, 切换适配器输入, 最大耐压值6V
适配器输入电压范围11-28V

Title		
Size	Number	Revision
A2		
Date:	12/18/2024	Sheet of
File:	E:01 Work_56GhaETH_POE_v1.0	1/1

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
---------	-------------	------------	-----------	--------	----------