

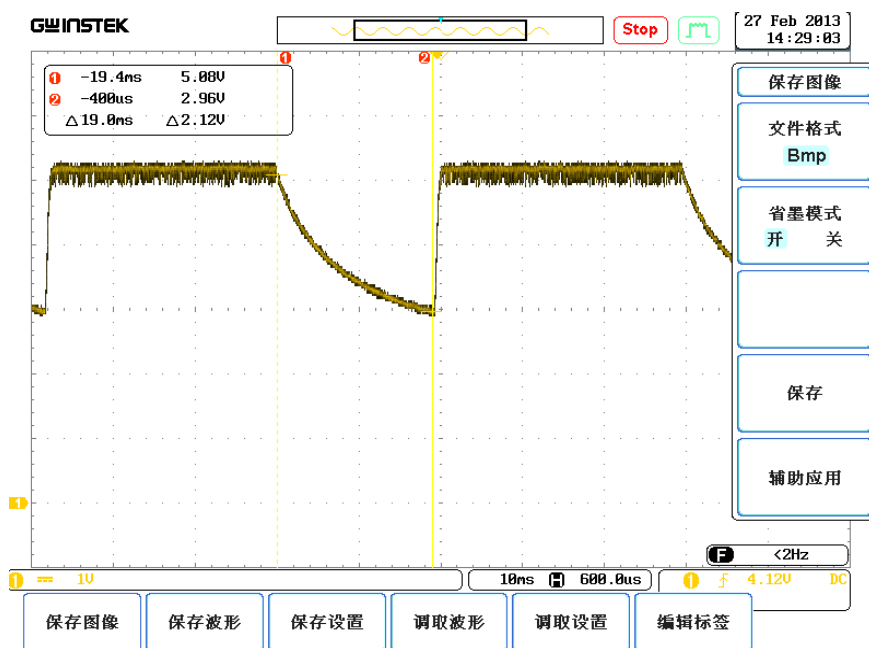
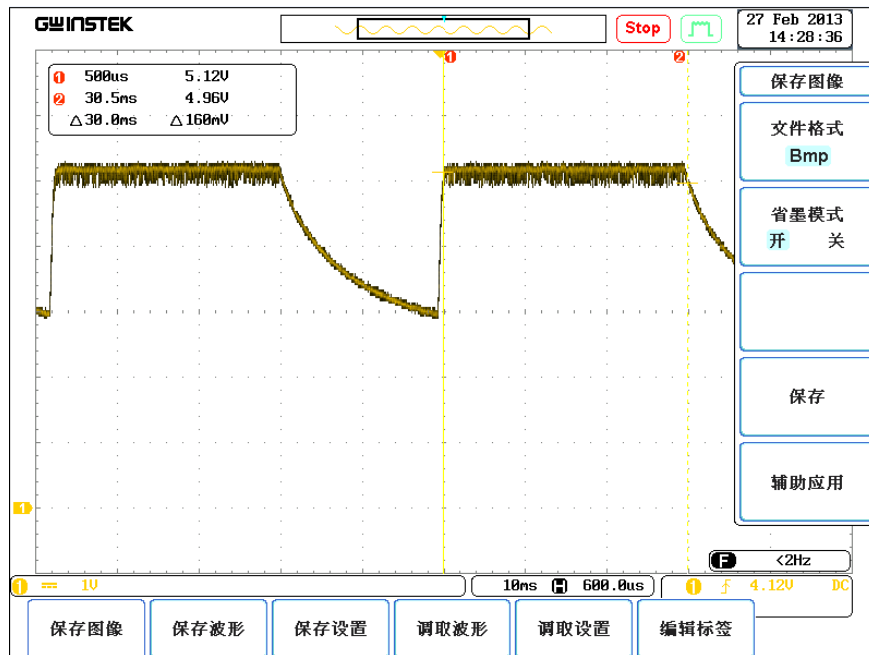



- 1、BUCK1 (EN 引脚未加电容),5V 输出未加任何负载, 输出正常, 接上 LED 灯后, 5V 的输出波形如下

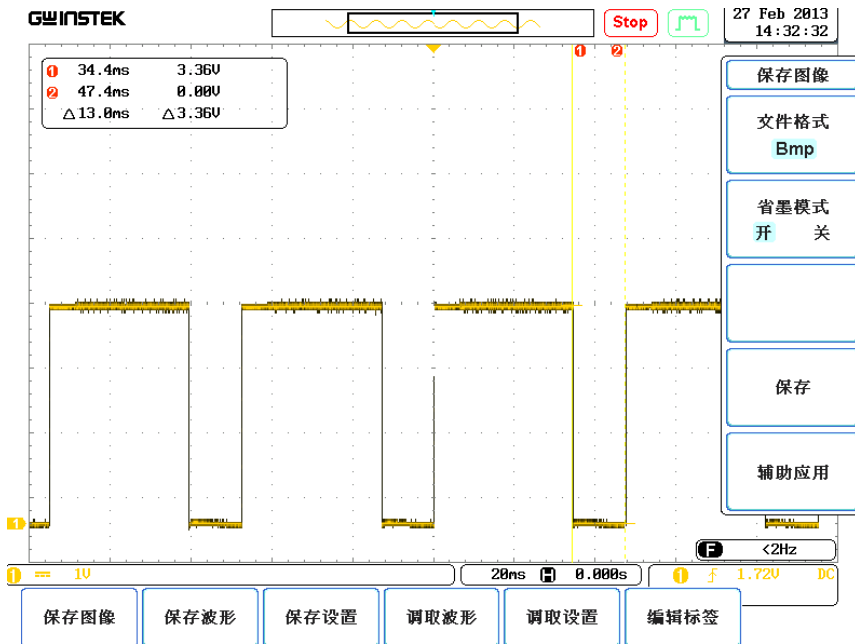

EN 引脚波形如下:

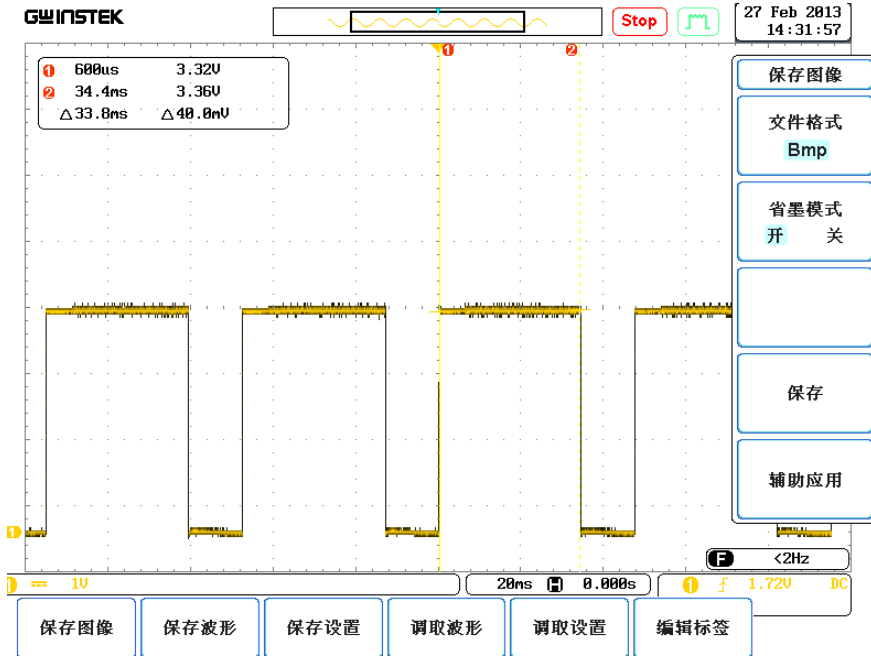

2、BUCK2,3.3V 输出未加任何负载，输出正常，接上 LED 灯后，3.3V 的输出波形如下

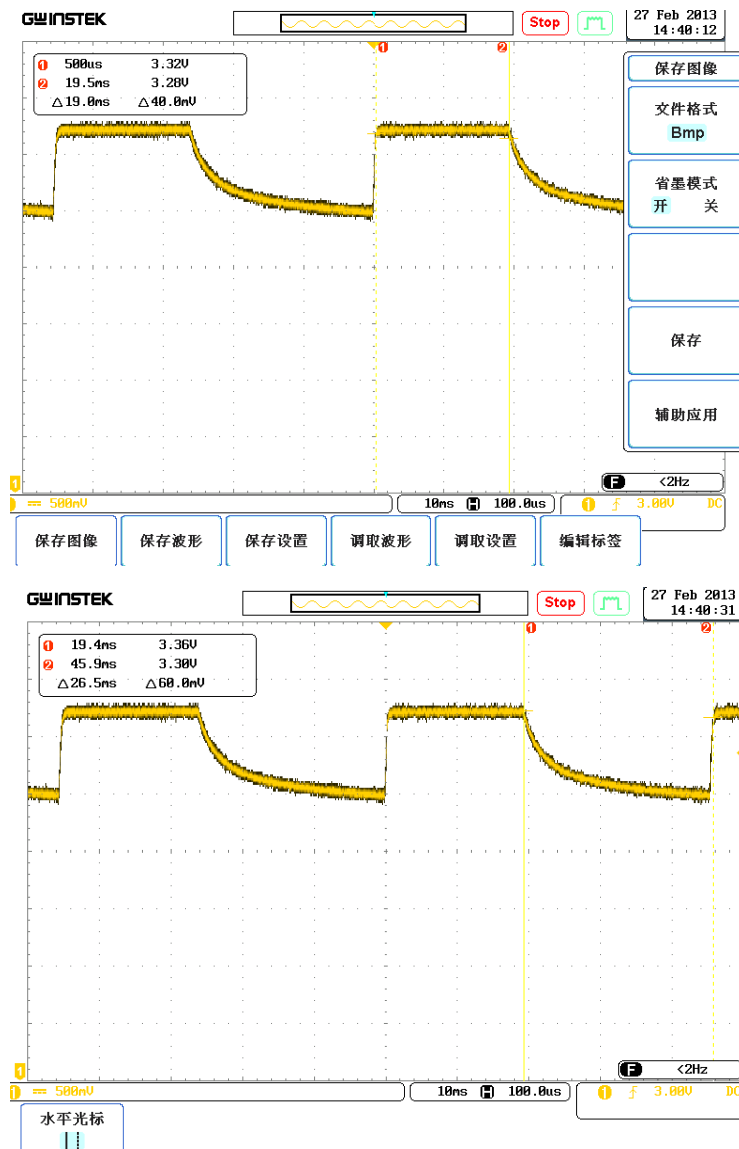

EN 引脚:

