
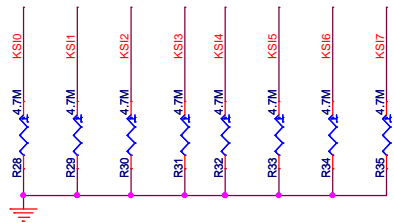
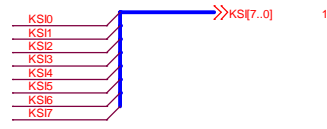



- KF1-KF10 : 功能按键(从左到右)
- |               |            |               |               |             |
|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| K1 : X(A)     | K11 : 2(:) | K21 : P(L)    | K31 : PgUp上页  | K41 : Prg程序 |
| K2 : Y(B)     | K12 : 3(:) | K22 : 7(L)    | K32 : ↑       | K42 : Set设置 |
| K3 : Z(C)     | K13 : I(U) | K23 : 8(L)    | K33 : Alt替换   | K43 : MDI录入 |
| K4 : BS退格     | K14 : J(V) | K24 : 9(*)    | K34 : Shift上档 | K44 : Ofc刀补 |
| K5 : Cancel取消 | K15 : K(W) | K25 : N(O)    | K35 : ←       | K45 : Dgn诊断 |
| K6 : Reset复位  | K16 : 4(\) | K26 : \$      | K36 : →       | K46 : Pos位置 |
| K7 : M(D)     | K17 : 5(#) | K27 : Space空格 | K37 : PgDn下页  |             |
| K8 : S(H)     | K18 : 6(^) | K28 : 0(/)    | K38 : ↓       |             |
| K9 : T(R)     | K19 : G(B) | K29 : .(+)    | K39 : Del删除   |             |
| K10 : 1(*)    | K20 : F(Q) | K30 : - (=)   | K40 : Enter确认 |             |

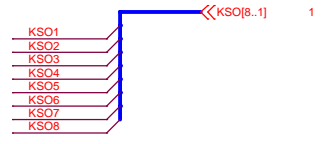

媒体编号
旧底图总号
底图总号
日期
签名

标记	数量	更改单号	签名	日期
设计			工艺	
制图			标准化	
审核			批准	

USB键盘单片机评估板 HC5521_V0.0		单片机实现USB键盘	
02 KEY_MATRIX		阶段标记	第 2 张 共 2 张
		V0.0	

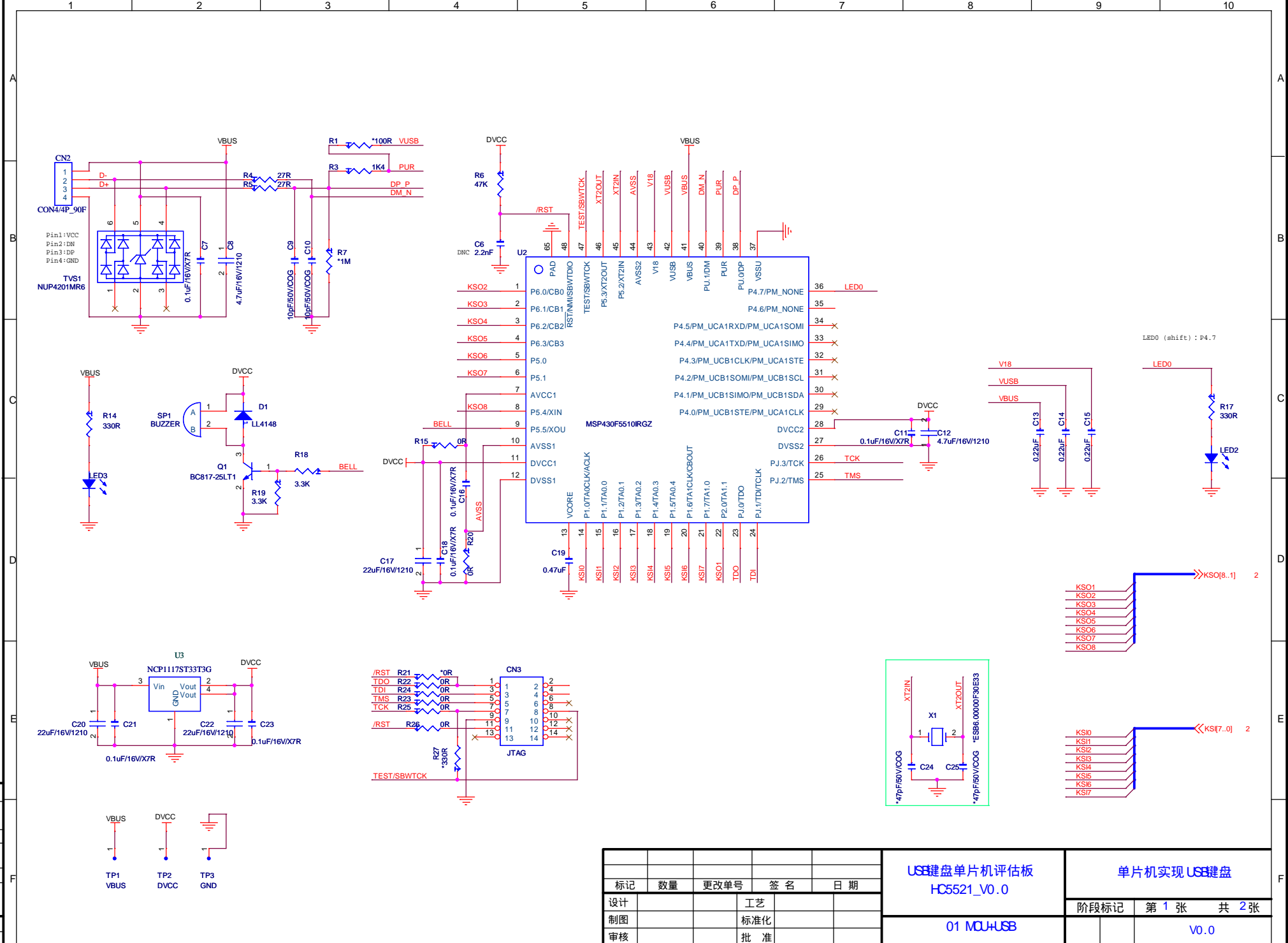

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

标记	数量	更改单号	签名	日期
设计			工艺	
制图			标准化	
审核			批准	

USB键盘单片机评估板  
HC5521\_V0.0

01 MCU+USB

单片机实现 USB键盘

阶段标记 第 1 张 共 2 张

V0.0