

电机性能参数表

参考文件:


文件编号: QR42010

版本: D

电机型号	ML-BL01-18V (ML4221B018)	产品代号	—	电压/频率	18V DC
1. 空载转速:	20000 ± 10%			R. P. M	
2. 空载电流:	5 MAX			A	
3. 空载功率:	90 MAX			W	
4. 额定扭矩:	145			mN.m	
5. 负载电流:	20			A	
6. 负载转速:	16300 ± 10%			R. P. M	
7. 最大效率:	74			%	
8. 温升:	85			K	

测试曲线

I	EFF	P2	n
(A)	%	(W)	r/min
100	100	1000	25000
90	90	900	22500
80	80	800	20000
70	70	700	17500
60	60	600	15000
50	50	500	12500
40	40	400	10000
30	30	300	7500
20	20	200	5000
10	10	100	2500
0	0	0	0

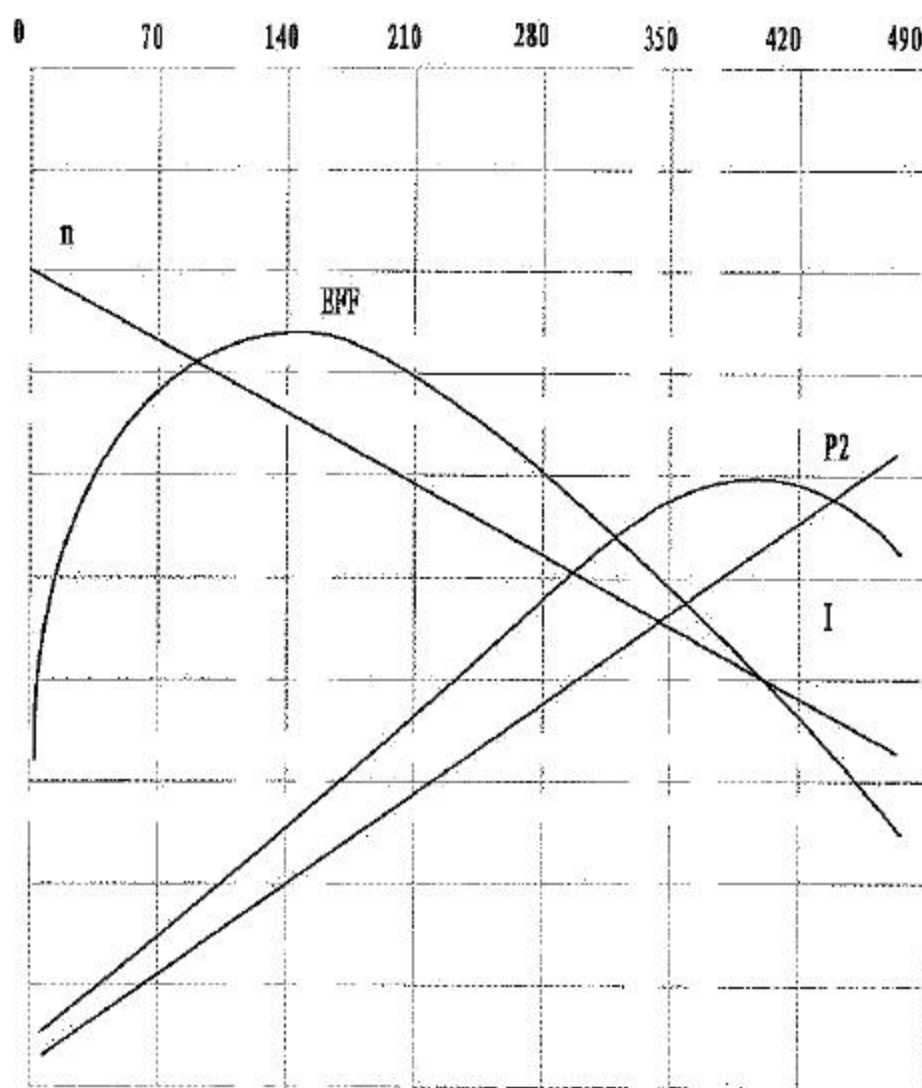

客户签章

